


Conductor de legatura KMYZ-7-24-10-LED-PUR

Cod: 196070

FESTO

foarte flexibil, cu reducerea curentului de mentinere integrata,
pentru insule de ventil CPV.

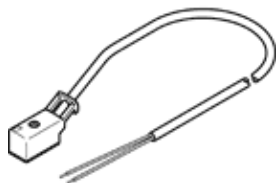

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
functiuni suplimentare	Reducerea curentului de retinere
afisarea pozitiei de comutare	LED
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 50 °C
cuplu de pornire	0,25 Nm
greutate produs	170 g
racord electric	doza cu cot / cablu forma patrata / capete deschise 2-pin / 2-wire
structura cablului	2x0,25
diametrul cablului	3,4 mm
lungimea cablului	10 m
conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	pe ventil magnetic cu surub autotaietor
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)
informatii material conectori	bronz