


Bloc de racordare MHP1-PR4-3-PI-D9

Cod: 197233

FESTO

cu soclu de stecher si multipol electric pentru ventil semi in-linie
MHP1-...P..

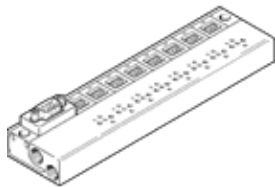

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
presiune de operare	0 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Metoda fixare ventil	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1	M7
Conexiune pneumatica 3	M7
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat