

# Vana fluture

## VZFB-D-65-WW-V2V2E


Cod: 2466735

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

latime nominala DN65, cu capete sudabile, DIN 11850, EPDM, material 1.4301.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO

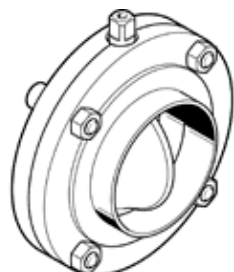

### Fisa tehnica

| Caracteristica                          | valoare  |
|---|--|
| Structura constructiva                  | Ventil disc cu 2 cai                             |
| tip de actionare                        | manual   |
| Principiu de etansare                   | moale  |
| pozitie instalare                       | Oricare  |
| tip fixare                              | montare in linie                                 |
| Conectare ventil de proces              | Capete de sudura / Capete de sudura              |
| Diametru nominal DN                     | 65   |
| directie de curgere                     | reversibil                                       |
| Presiune nominala ventil                | 10   |
| moment de actionare                     | 18 Nm  |
| bazat pe norme                          | DIN 11851  |
| Mediu                                   | Apa<br>Fluide neutre                             |
| Temperatura medie                       | -10 ... 120 °C                                   |
| Indicatie material                      | contine substante cu PWIS<br>conform RoHS        |
| Food-safe                               | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Materialul carcasei                     | otel inoxidabil aliaj inalt                      |
| Cod material carcasa                    | 1.4301   |
| Materialul saibei                       | otel inoxidabil aliaj inalt                      |
| Numar material disc                     | 1.4301   |
| Materialul axului                       | otel inoxidabil aliaj inalt                      |
| Cod referitor la material pentru arbore | 1.4301   |
| Greutate produs                         | 2.100 g  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK    | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune             |