


# Kit burduf EADB-V2-32-S201-300

Cod: 2828831

FESTO

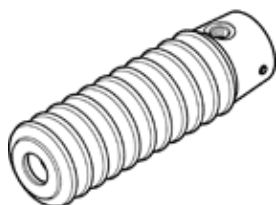

## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                                     |
|--------------------------------------|---|
| diametru exterior                    | 57 mm                                       |
| marime de fabricatie                 | 32  |
| Gama cursa                           | 201 ... 300 mm                              |
| Extensie tija                        | 92 mm                                       |
| Model                                | rotund                                      |
| pozitie instalare                    | Oricare                                     |
| Structura constructiva               | kit burduf<br>cu exhaustare pe canal        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune        |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B2-L                              |
| Rezistenta chimica                   | praf<br>span<br>ulei<br>Vaselina<br>Benzina |
| Tip de protectie                     | IP65<br>conform IEC 60529                   |
| Temperatura mediului                 | -10 ... 80 °C                               |
| Masa in miscare                      | 104 g                                       |
| Greutate produs                      | 173 g                                       |
| tip fixare                           | Prin impingere<br>cu stift filetat          |
| Conexiune pneumatica                 | G1/4  |
| Indicatie material                   | conform RoHS                                |
| Materialul pieselor de adaptare      | Aliaj de aluminiu forjat<br>eloxat          |
| Materialul etansarilor               | NBR   |
| Materialul burdufurilor              | NBR   |
| Materialul pinului filetat           | otel inoxidabil aliaj inalt                 |