


Racord cu stut tip T FCN-3-PK-4/3

Cod: 31315

FESTO

pentru furtunele din plastic PAN, PUN, PL, PP, PU.

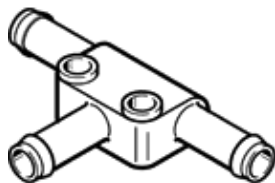

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune