


# Senzor SKDA-4-AB

Cod: 4624761

FESTO

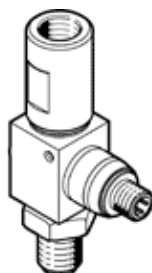

## Fisa tehnica

| Caracteristica                              | valoare   |
|---|---|
| Domeniu de masurare al fortei               | 0 ... 4 kN  |
| Domeniu de calibrare                        | -0,5 ... 4,5 kN   |
| Limita de incarcare                         | 11,25 kN  |
| Domeniul tensiunilor de operare DC          | 10 ... 30 V   |
| Iesire analogica                            | 4 - 20 mA   |
| Precizia iesirii analogice FS               | 0,2 %FS   |
| Materialul carcasei                         | Aliaj de aluminiu forjat<br>otel inoxidabil aliaj inalt                   |
| Indicatie material                          | contine substante cu PWIS<br>conform RoHS                                 |
| Greutate produs                             | 0,3 kg  |
| Temperatura mediului                        | -20 ... 80 °C   |
| Tip de protectie                            | IP67  |
| Conectare electrica                         | Priza<br>M12x1<br>4 pini<br>Codificat A                                   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 0 - Fara rezistenta la coroziune  |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV<br>in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj KC                                   | KC-EMV  |