


# Bloc baterie MHA2-PR4-5-M5

Cod: 525128

FESTO

pentru bloc de ventile MHA2-...-HC/TC

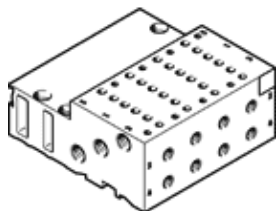

## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Numarul maxim de pozitii de ventile  | 4                                    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Greutate produs                      | 340 g                                |
| Metoda fixare placa de conectare     | cu orificiu<br>cu sina tip omega     |
| Metoda fixare ventil                 | cu filet interior                    |
| Conexiune pneumatica 1               | M7                                   |
| Conexiune pneumatica 2               | M5                                   |
| Conexiune pneumatica 3               | M7                                   |
| Conexiune pneumatica 4               | M5                                   |
| Conexiune pneumatica 5               | M7                                   |
| Materialul placii de conectare       | Aliaj de aluminiu forjat             |