

Regulator de presiune LR-QS4-D-O-7-MICRO

Cod: 526270

 

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

[placa de capat cu racorduri fara manometru](#)

[Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare](#)

[Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO

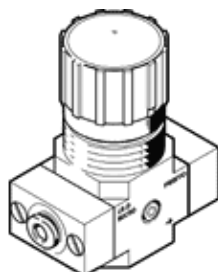

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Micro
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	ventil de reglare cu membrana cu comanda directa
Functie de regulator	cu aerisire secundara
Afisarea presiunii	M5 pregatit
presiune de operare	1 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 7 bar
Histerezis presiune maxima	0,3 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	100 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	QS-4
Conexiune pneumatica 2	QS-4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul membranei	NBR