 



Sertar comanda VHER-BH-M04C-M05-UD

Cod: 538191

FESTO

in varianta plastic, cu sesizare pozitie maneta, functie ventil 4/3 cu inchidere in pozitia de mijloc, inzavorare maneta in 3 pozitii, iesiri in jos.

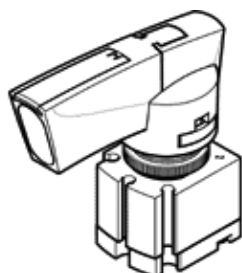

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	4/3 inchis
tip de actionare	manual
debit nominal normal	260 l/min
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
structura constructiva	vana rotativa
deschidere nominala	4 mm
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
siguranta de actionare	cu accesorii, poate fi inchis
principiu de etansare	dur
tip de comanda	direct
directia de curgere	reversibil
libertate de suprapunere	da
Display status semnal	cu accesorii
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
moment de actionare	0,6 Nm
greutate produs	80 g
tip fixare	montare pe panou
racord pneumatic 1	M5
racord pneumatic 2	M5
racord pneumatic 3	M5
racord pneumatic 4	M5
indicatie material	Fara cupru si PFTE contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PA