


# Unitate de blocare KEC-25-S

Cod: 538244

FESTO

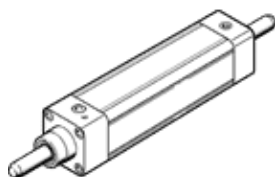

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Tipul de prindere cu directia de actionare	Pe ambele parti blocare cu arc, deblocare pneumatica
Functie de siguranta	Oprirea unei miscari liniare
Nivel performanta (PL)	Kat. 1, PLc
presiune de operare	3,8 ... 8 bar
Presiunea maxima de test permisa	10 bar
Presiunea minima de eliberare	3,8 bar
Material rotund de prins	25 mm
Aprobare	IFA
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene privind echipamentele tehnice
Departament eliberare certificate	IFA 0404021
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Fora statica de mentinere	8.000 N
Greutate produs	15.600 g
tip fixare	cu filet interior cu accesorii
Conexiunea pentru eliberare, unitate de prindere	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul arcului	otel aliaj inalt
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul bacurilor	otel de scule
Materialul pistonului	Aliaj de aluminiu forjat