


Drosel cu supapa de sens

GRLA-1/8-QS-8-B-20

Cod: 540359

FESTO

pentru controlul debitului de iesire, cu racord pivotant

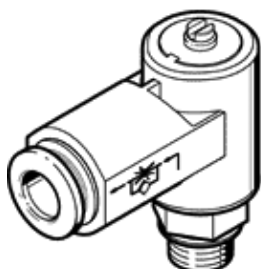

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	Funcție control debit unidirectional pentru evacuare aer
racord pneumatic 1	QS-8
racord pneumatic 2	G1/8
tip de actionare	manual
elemente de reglare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
debit nominal normal in directia droselului	650 l/min
debit nominal normal in directia supapei	600 ... 750 l/min
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
pozitie instalare	oricare
debit normal in directia de strangulare 6 -> 0 bar	1.080 l/min
debit normal in directia supapei 6 -> 0 bar	800 ... 1250 l/min
temperatura de depozitare	-10 ... 40 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
cuplul maxim de pornire	4 Nm
Moment de comanda permisibil, surub de reglare	0,4 Nm
greutate produs	18 g
marimea legaturii	20
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	aliaj maleabil aluminiu
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru surub de reglare	alama
informatii referitoare la material pentru legatura oscilanta	ranforsat cu PBT