


Portal liniar DHSL-2DGE40RF-DGEA25

Cod: 543018

FESTO

constand din axa electrica cu curea dintata, lagar cu role si axa ghidare si axa electrica in consola, pozitionare dinamica precisa. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Se comanda ca si kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.

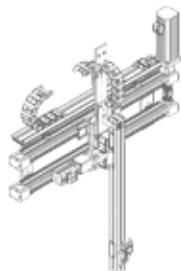

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| Asamblare | Portal 4.0 |
| Incarcatura efectiva | 0 ... 10 kg |
| Unitate de actionare, axa Z | DGEA-25 |
| Sistem de actionare, axa Z | Electric axa lineara cu curea dintata DGEA |
| Pozitie intermediara, axa Z | orice |
| Cursa, axa Z | 0 ... 600 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z | $\pm 0,05$ mm |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z | $\pm 0,05$ mm |
| Unitate de actionare, axa Y | 2x DGE-40-ZR-RF |
| Sistem de actionare, axa Y | Electric Curea dintata cu ghidaj cu role |
| Pozitie intermediara, axa Y | orice |
| Cursa, axa Y | 0 ... 2.000 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y | $\pm 0,1$ mm |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y | $\pm 0,1$ mm |