

 

Ventil electromagnetic MOFHB-3-1/4

Cod: 546053

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO

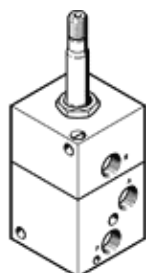

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--------------------------------------|
| functie ventil | 3/2 deschis, monostabil |
| tip de actionare | electric |
| Debit nominal | 600 l/min |
| presiune de operare | 2 ... 8 bar |
| Structura constructiva | scaun tip taler |
| Tip de revenire | arcuri mecanice |
| Tip de protectie | IP65 |
| Deschidere nominala | 7 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Actionare manuala auxiliara | cu retinere |
| Durata de deconectare | 21 ms |
| Durata de conectare | 18 ms |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -5 ... 40 °C |
| Greutate produs | 565 g |
| Racord exhaustare aer de comanda 84 | M5 |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 3 | G1/4 |
| Informatii material etansari | NBR |
| Informatii referitoare la material pentru carcasa | Aluminiu eloxat |