

bloc de alimentare de la retea SVG-1/230VAC-24VDC-10A


Cod: 547868

Produs in retragere de pe piata

FESTO

cu tensiune nominala la iesire 24 V DC si curent nominal la iesire 10 A.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

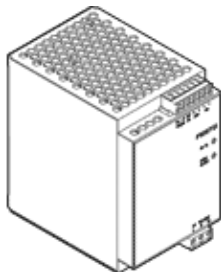

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| latime | 85 mm |
| inaltime | 130 mm |
| lungime | 125 mm |
| pozitie instalare | convectie libera |
| alimentare primara | cu 1 faza |
| curent intrare | 2,8 - 1,2 A |
| tensiune nominala la iesire DC | 24 V |
| curent nominal la iesire | 10 A |
| gama de tensiune la intrare AC | 100 ... 240 V |
| rezerva in caz de cadere a retelei | 50 ms |
| frecventa de retea | 45 ... 65 Hz |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| temperatura de depozitare | -40 ... 85 °C |
| umiditatea relativa a aerului | 95% |
| tip de protectie | IP20 |
| temperatura mediului | -25 ... 70 °C |
| aprobare | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| greutate produs | 1.300 g |
| tip fixare | cu sina tip omega |
| indicatie material | contine substante cu LABS |