


Regleta de conectare. VABM-B6-E-G12-16-M1

Cod: 550186

FESTO

pentru distribuitor electric VUVB cu conectare multi pin.

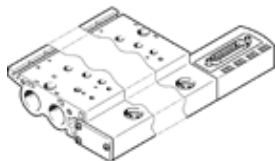

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marimea ramei	21 mm
numarul max. de pozitii de ventile	16
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
Moment de strangere max., montaj sina H	1,5 Nm
moment maxim de strangere la fixarea ventilului	2 Nm
Moment de strangere max., montaj perete	5 Nm
greutate produs	2.100 g
racord aer auxiliar de comanda 12/14	G1/8
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 3	G1/2
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
Informatie material bara racordare	aliaj maleabil aluminiu