

 

Ventil de baza LCB-4-1/4

Cod: 556346

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO

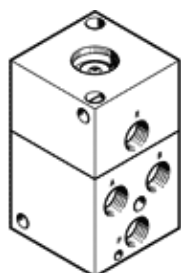

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	4/2 monostabil
tip de actionare	pneumatic
Latime	50 mm
Debit nominal	600 l/min
presiune de operare	2 ... 10 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	6,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Presiune de comanda	2 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	500 g
tip fixare	cu orificiu
Racord aer de comanda 12	M20x1
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Informatii material etansari	NBR
Informatii referitoare la material pentru carcasa	Aluminiu eloxat