


# Kit axial EAMM-A-A22-70A

Cod: 558898

FESTO

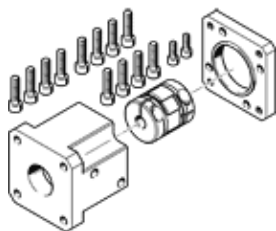

## Fisa tehnica

| Caracteristica                 | valoare                |
|--------------------------------|------------------------|
| marime de fabricatie           | 22                     |
| pozitie instalare              | oricare                |
| numarul max. de turatii        | 10.000 1/min           |
| temperatura de depozitare      | -25 ... 60 °C          |
| umiditatea relativa a aerului  | 0 - 95 %               |
| tip de protectie               | IP40                   |
| temperatura mediului           | 0 ... 50 °C            |
| momentul de inertie a masei    | 6,06 kgmm <sup>2</sup> |
| moment de rotatie transferabil | 8 Nm                   |
| greutate produs                | 480 g                  |
| indicatie material             | conform RoHS           |