


Portal spatial DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

Cod: 574542

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.

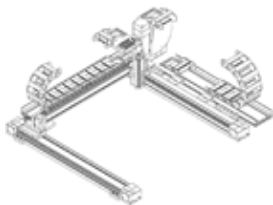

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| Asamblare | Portal spatial 0.5 |
| Incarcatura efectiva | 0 ... 0,5 kg |
| Unitate de actionare, axa Z | DGSL-8 |
| Sistem de actionare, axa Z | pneumatic |
| Cursa, axa Z | 0 ... 80 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z | $\pm 0,01$ mm |
| Unitate de actionare, axa Y | EGC-50-TB |
| Sistem de actionare, axa Y | Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile |
| Pozitie intermediara, axa Y | orice |
| Cursa, axa Y | 0 ... 1.000 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y | $\pm 0,08$ mm |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y | $\pm 0,08$ mm |
| Unitate de actionare, axa X | EGC-70-TB |
| Sistem de actionare, axa X | Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile |
| Pozitie intermediara, axa X | orice |
| Cursa, axa X | 0 ... 5.000 mm |
| Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa X | $\pm 0,08$ mm |
| Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa X | $\pm 0,08$ mm |