


# Portal spatial DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DNCE40

Cod: 574554

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.

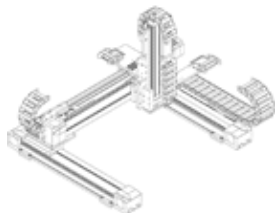

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal spatial 15
Incarcatura efectiva	0 ... 15 kg
Unitate de actionare, axa Z	DNCE-40
Sistem de actionare, axa Z	Electric axa lineara cu curea dintata
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 200 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Unitate de actionare, axa Y	EGC-120-TB
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 2.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,08$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,08$ mm
Unitate de actionare, axa X	EGC-120-TB
Sistem de actionare, axa X	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa X	orice
Cursa, axa X	0 ... 8.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa X	$\pm 0,08$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa X	$\pm 0,08$ mm