


# Bloc de racordare VABM-B10-25E-G12-5-P3

Cod: 8026282

FESTO

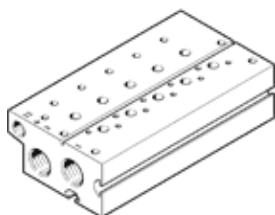

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	27,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	5
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	1.428 g
tip fixare	cu orificiu
Racord aer de comanda 12	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat