


# Bloc de racordare VABM-B10-25EEE-G12-2-P3

Cod: 8026316

FESTO

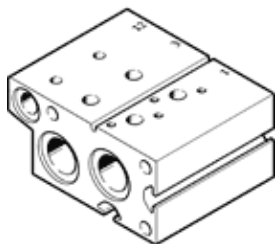

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	27,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	340 g
tip fixare	cu orificiu
Racord aer de comanda 1/2	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat