


# Set adaptor DHAA-G-R3-12-B8-20

Cod: 8079170

FESTO

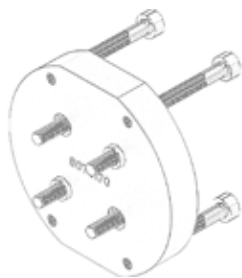

## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| marime de fabricatie                 | 12                                   |
| pozitie instalare                    | Oricare                              |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B2-L                       |
| Temperatura mediului                 | 0 ... 50 °C                          |
| Greutate produs                      | 60 g                                 |
| tip fixare                           | cu filet interior                    |
| Materialul placii de adaptare        | Aliaj de aluminiu, anodizat          |
| Materialul suruburilor               | otel galvanizat                      |