


Cuplaj EAMD-67-60-40-32X32-U

Cod: 8164978

FESTO

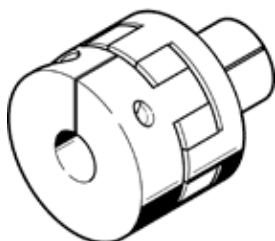

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	40 mm
Diametru de prindere 2	32 mm
marime de fabricatie	67
Lungime nominala	60 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	402 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	200 Nm
Greutate produs	733 g
Indicatie material	conform RoHS