

Cilindru rotund DGS-16-10-P-A


Cod: 9325

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Cu inele elastice la capetele de cursa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

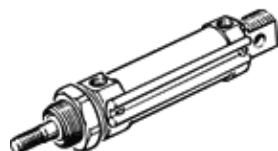

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 mm
diametru piston	16 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)