

Пневмораспределитель VLNE-3-1/2

№ изделия: 10420

FESTO

нормально закрытый, клапан плавного пуска, отдельно или вместе с блоками подготовки воздуха S-серии.

 
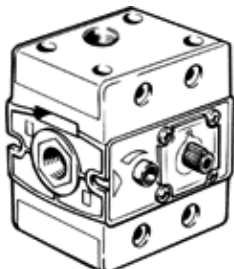


Таблица данных

Характеристика	Значение
Структура проекта	Тарельчатое седло
Тип уплотнения	мягкий
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Ручное дублирование	Толкающий
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	2.900 l/min
Время выключения	39 ms
Время включения	25 ms
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Условный проход	12 mm