

Штуцер с цанговым соединением QSM-B-M3-4-I-20

№ изделия: 130909

Продукт будет снят с производства

[наружная резьба с внутренним шестигранником](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

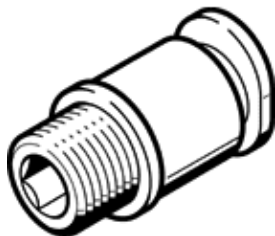


Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Условный проход	1,5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	20
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Макс. момент затяжки	0,7 Nm
Вес продукта	2,2 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба M3
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 4 мм
Цвет отпусающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь Никелирование
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая