

Угловое соединение с цанговым зажимом QSL-B-12-10

№ изделия: 130954

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

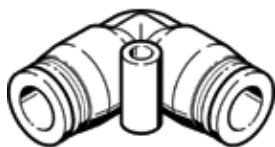


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 7,5 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 10 |
| Тип конструкции | Возвратно-поступательный принцип |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Авторизация | Germanischer Lloyd |
| Вес продукта | 24 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Для шлангов с наружным диаметром 12 мм |
| Пневматическое подключение, канал 2 | для шлангов, наружный диаметр 12 мм |
| Цвет отпускающего кольца | голубой |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | PBT |
| Данные о материале, стопорное кольцо | POM |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Данные о материале, зажимающий элемент | Легированная сталь, нержавеющая |