

Осевой набор EAMM-A-F28-40G

№ изделия: 1454251

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.

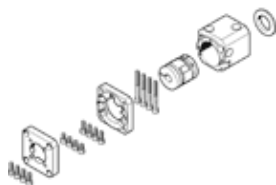


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Положение при сборке | Любое |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Передаваемый момент | 8,2 Nm |
| Вес продукта | 280 g |
| Код интерфейса, привод | F28 |
| Код интерфейса, двигатель | 40G |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |