


# Дроссель с обратным клапаном GRLA-1/4-NPT-RS-B

№ изделия: 151550

FESTO

для дросселирования на выхлопе, с поворотным присоединением.  
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

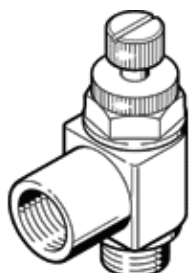

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселя с обратным клапаном для выхлопа
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/4-18
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Резьбовой
Рабочее давление	0,3 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm
Температура среды	-10 ... 60 °C