

Дроссель с обратным клапаном GRLZ-1/8-NPT-B

№ изделия: 151561

FESTO

для дросселирования на входе, с поворотным присоединением.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

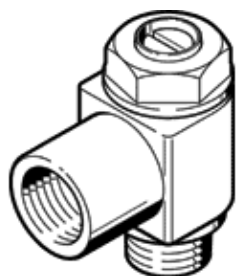


Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	функция дросселя с обратным клапаном на входе
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/8-27
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/8-27
Элемент настройки	Винт с головкой под шлиц
Тип крепления	Резьбовой
Рабочее давление	0,3 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm
Температура среды	-10 ... 60 °C