

Y-образное соединение с цанговым зажимом QSMY-1/8T-U

№ изделия: 153921

FESTO

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.

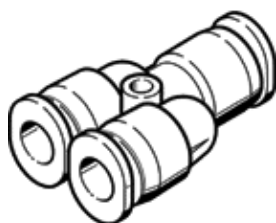


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Mini |
| Условный проход | 1,2 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 1 |
| Структура проекта | Возвратно-поступательный принцип |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Авторизация | Germanischer Lloyd |
| Вес продукта | 3,7 g |
| Кол-во выходов | 2 |
| Кол-во линий питания | 1 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | для шлангов, наружный диаметр 5/32" |
| Пневматическое подключение, канал 2 | для шлангов, наружный диаметр 5/32" |
| Цвет отпускающего кольца | Серый |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | PBT |
| Данные о материале, стопорное кольцо | POM |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Данные о материале, зажимающий элемент | Легированная сталь, нержавеющая |