

# Многопозиционный модуль DPNG-50


№ изделия: 159487

Продукт будет снят с производства

для монтажа 3- и 4-позиционных цилиндров из двух последовательно установленных цилиндров типов DNG, DNGL, DNGU или DNGUL.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2015 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

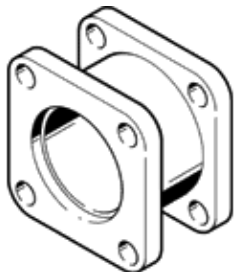

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	335 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, крепление	Алюминиевый сплав
Информация о материале резьбового болта	Сталь Гальванизирован
Информация о материале гайки	Сталь Гальванизирован