

# Дроссель с обратным клапаном GRLA-10-32-UNF-QS-5/32-U

 

№ изделия: 165008

FESTO

для дросселирования на выхлопе, с поворотным присоединением.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.

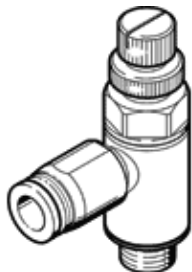

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	QS-5/32
Пневматическое подключение, канал 2	UNF10-32
Элемент настройки	Рифленный винт
Стандартный расход через дроссель	55 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	35 l/min
Рабочее давление	1 ... 9 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Информация о материале, корпус	PBT с армированием
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом
Положение при сборке	Любое
Температура среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	8,4 g
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь
Данные о материале, стопорное кольцо	ПОМ