


# Осевой набор EAMM-A-P5-28B-28A

№ изделия: 1731474

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.

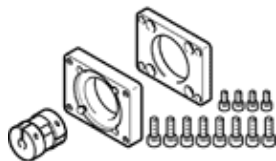

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	1,1 Nm
Вес продукта	40 g
Код интерфейса, привод	P5-28B
Код интерфейса, двигатель	28A
Код интерфейса, корпус муфты	28B
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)