

Электрический модуль CP-A08-M12-5POL

№ изделия: 175640

FESTO

с 8 выходами

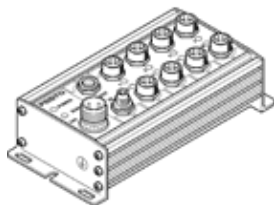


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| KC mark | KC-EMV |
| Авторизация | с UL us - Recognized (OL) |
| Категория ATEX Газ | II 3G |
| Категория ATEX Пыль | II 3D |
| Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| Взрывозащита типа "Газ" | Ex ec IIC T5 Gc X |
| Врывозащита типа "Пыль" | Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |