

Фланец с осью SUA-63-R3

№ изделия: 176889

FESTO

для цилиндров ADVU, AEVU, подходящие опорные стойки LBN или LN, LSN.

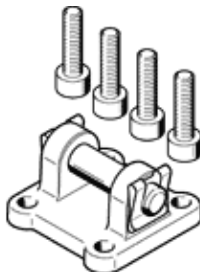


Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	63
Положение при сборке	Любое
Варианты	Высокая коррозионная стойкость
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	528 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав С защитным покрытием
Материал монтажного штифта	Легированная сталь, нержавеющая
Материал втулки	Пружинная сталь
Материал подшипника	Пластик
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая
Материал фиксатора	Легированная сталь, нержавеющая
Материал вала	Легированная сталь, нержавеющая