

Адсорбционный осушитель LDF-H2-N1/4-24

№ изделия: 185676

FESTO

для сухого и чистого воздуха.

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США

 
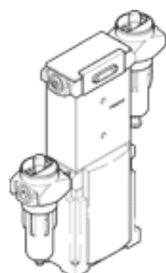


Таблица данных

Характеристика	Значение
Позиция сборки	Вертикальный
Кожух колбы	Металлический кожух стакана
Входное давление 1	4 ... 10,5 bar
Атмосферная точка росы	-40 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	в соответствии с руководством EU-EMV
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура среды	2 ... 50 °C
Окружающая температура	2 ... 50 °C
Вес продукта	6.500 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Замечание по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка