

Тройник с цанговым зажимом и резьбой QSMTL-10-32-UNF-5/32-U

№ изделия: 190818

FESTO

поворотный на 360°, наружная резьба с внешним 6-гранником.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

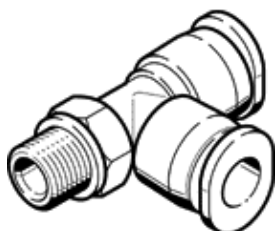


Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Условный проход	1,6 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Макс. момент затяжки	1,5 Nm
Вес продукта	5 g
Кол-во выходов	2
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба UNF10-32
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 5/32"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PBT
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая