

Шаровой кран QH-QS-3/16-U

№ изделия: 190882
Продукт будет снят с производства

с QS-фитингом

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Этот тип подходит для работы на вакууме.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

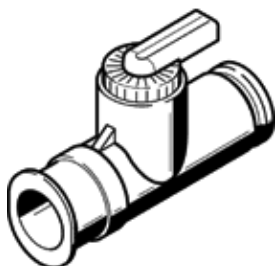


Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	Ручное
Тип крепления	Линейный монтаж
Условный проход	2,5 mm
Рабочее давление	-1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Тип уплотнения	мягкий
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Вес продукта	12 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)