

# Шаровой кран QHS-QS-1/4-U

№ изделия: 190885  
Продукт будет снят с производства


FESTO

С QS фитингом.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Этот тип подходит для работы на вакууме.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

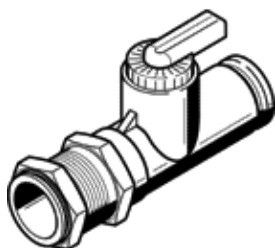

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	Ручное
Тип крепления	с контргайкой
Условный проход	4,5 mm
Рабочее давление	-1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Тип уплотнения	мягкий
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Вес продукта	48,5 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)