

Дроссель с обратным клапаном GRLA-1/16-NPT-QS-1/4-U

№ изделия: 192859

FESTO

для дросселирования на выхлопе, с поворотным присоединением.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.

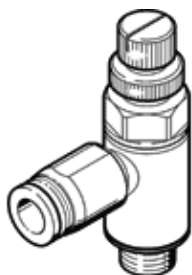


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Функция распределителя | Функция дросселирования в одном направлении |
| Пневматическое подключение, канал 1 | QS-1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | NPT1/16-27 |
| Элемент настройки | Рифленный винт |
| Стандартный расход через дроссель | 56 l/min |
| Стандартный расход в направлении обратного клапана | 35 l/min |
| Рабочее давление | 1 ... 9 bar |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Информация о материале, корпус | PBT с армированием |
| Рабочая среда | Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом |
| Положение при сборке | Любое |
| Температура среды | 0 ... 60 °C |
| Вес продукта | 18 g |
| Информация о материале, резьбовая часть | Латунь |
| Данные о материале, стопорное кольцо | ПОМ |