

Промежуточная позиция VM-HMPL-16- -

№ изделия: 193021

FESTO

Снимается с производства, доступен до 2012 года.

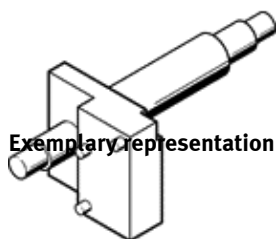


Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	16
Ход	1 ... 159 mm
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Для герконов
Тип амортизатора	YSRWJ
Рабочее давление	4 ... 8 bar
Точность повторения	+/-0,02 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	415 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	483 N
Перемещаемая масса	190 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	24 g
Базовый вес на 0 мм хода	510 g