 



# Устройство подготовки воздуха FRCS-1/2-D-7-DI-MAXI

№ изделия: 194976

FESTO

Блок: фильтр, регулятор давления, маслораспылитель, S-серия, с блокировкой головки регулятора.

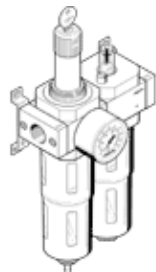

## Таблица данных

| Характеристика                     | Значение   |
|------------------------------------|--|
| Размер                             | Maxi   |
| Серия                              | D  |
| Защелка привода                    | Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией                                    |
| Позиция сборки                     | Вертикальный +/- 5°  |
| Степень фильтрации                 | 40 µm  |
| Отвод конденсата                   | Ручное вращением   |
| Структура проекта                  | Фильтр-регулятор с манометром<br>пропорциональный стандартный маслораспылитель |
| Макс. объем конденсата             | 43 см <sup>3</sup>   |
| Кожух колбы                        | Металлический кожух стакана  |
| Манометр                           | с манометром   |
| Диапазон давления управления       | 0,5 ... 7 bar  |
| Входное давление 1                 | 1 ... 16 bar   |
| Макс. гистерезис давления          | 0,4 bar  |
| Стандартный номинальный расход     | 4.500 l/min  |
| Рабочая среда                      | Сжатый воздух  |
| Температура среды                  | -10 ... 60 °C  |
| Окружающая температура             | -10 ... 60 °C  |
| Вес продукта                       | 2.600 g  |
| Тип крепления                      | Линейный монтаж  |
| Пневматическое соединение, канал 1 | G1/2   |
| Пневматическое соединение, канал 2 | G1/2   |
| Информация о материале, корпус     | Цинковая штамповка   |
| Информация о материале стакана     | PC   |