


# Штекерная розетка с кабелем КМН-1

№ изделия: 197264

FESTO

Для распределителей с электромагнитным управлением MHA1-P...-  
HC/TC и MHP1-P...-HC/TC

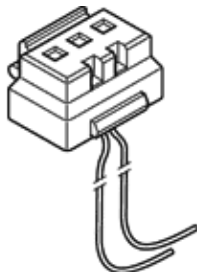

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения DC	24 V
Класс защиты	IP40 в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Вес продукта	7 g
Электрическое подключение	Розетка разъема 2-пин
Длина кабеля	1 m
Тип крепления	Клипса
Цвет корпуса	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	POM
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC