

Гибкая соединительная муфта FK-M8

№ изделия: 2062

★ Линейка основной продукции

для компенсации отклонения от среднего положения и углового отклонения, для монтажа на штоковой стороне цилиндра.

FESTO

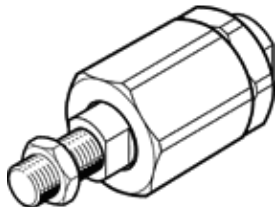


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | M8 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1 |
| Температура окружающей среды | -40 ... 150 °C |
| Вес продукта | 50 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал втулки | Сталь Гальванизирован |
| Материал корпуса | Сталь Гальванизирован |
| Материал штифта со сферической головкой | Сталь с поверхностной закалкой |
| Материал сферической шайбы | Сталь с поверхностной закалкой |
| Материал гайки | Сталь Гальванизирован |