

# Поворотный затвор пищевой VZFB-SZ-11/2"-TT-V2V2E


№ изделия: 2471203

Продукт будет снят с производства

Nominal width 11/2", with thread, SMS 1145, EPDM, material 1.4301.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

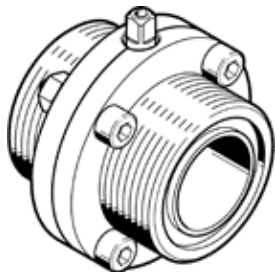

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	2-ходовая поворотная заслонка
Тип управления	Ручное
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	Наружная резьба/наружная резьба
Номинальный внутренний диаметр DN	1 1/2"
Направление потока	реверсивный
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	10
Приводной момент	10 Nm
Основан на стандарте	SMS 1145
Среда	Вода Нейтральные жидкости
Температура среды	-10 ... 120 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала корпуса	1.4301
Материал диска	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала диска	1.4301
Материал вала	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала вала	1.4301
Вес продукта	1.500 g
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии