

# Неполноповоротный привод DSRL-1 1/4"-180-P-FW

№ изделия: 33130


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с поворотной лопастью, бесступенчатое регулирование угла поворота. Система упоров отделена от поворотной лопасти, так что возникающие силы воспринимаются упорами и демпфируются упругими пластинами.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

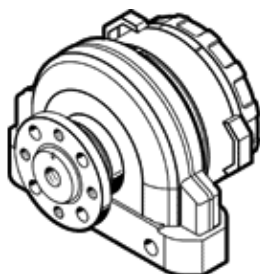

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Угол демпфирования	1,2 deg
Диапазон настройки угла поворота	0 ... 180 deg
Угол поворота	0 ... 180 deg
Демпфирование	P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон
Режим работы	двустороннего действия
Рабочее давление	1,5 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Теоретический момент при 6 бар	10 Nm
Пневматическое присоединение	1/8 NPT