

Крепежные лапы DAMH-Q12-8

№ изделия: 3371841

FESTO

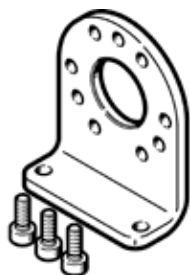


Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	8
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	1 Nm
Вес продукта	40 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал скобы	сталь, гальванизированная