

Ручной рычаг VAOH-F7-9-H9-A-22

№ изделия: 4895383

FESTO

for mechanical actuation of ball valves VZBE (2-way), closing.
Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.

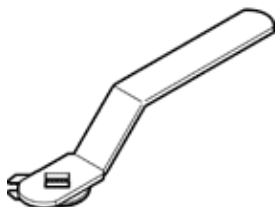


Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	113 mm
Тип управления	Ручное
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	9 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Вес продукта	40 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукоятки	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала ручки	1.4301