

Плита для блочного монтажа MHP4-PR6-3

№ изделия: 525231

FESTO

Для распределителя полустыкового монтажа MHP4-...-HC/TC.

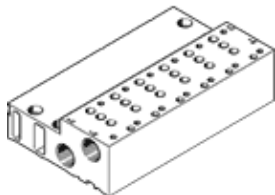


Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	6
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Вес продукта	1.080 g
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	G3/8
Пневматические каналы 3/11	G3/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевый сплав